


減速機  
EMGA-60-A-G3-60P  
製品番号: 8085344

FESTO

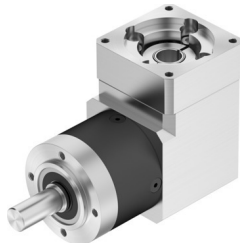

データシート

| 特徴                   | 値                       |
|----------------------|-------------------------|
| フランジサイズ 減速機          | 60 mm                   |
| モータのフランジサイズ          | 60 mm                   |
| ねじれバックラッシュ           | 0.27 deg                |
| 減速機のタイプ              | 直角ギアユニット                |
| ギア比                  | 3:1                     |
| 最高速度                 | 13000 1/min             |
| 作動温度 減速機             | -25 °C...90 °C          |
| LABS 認証              | VDMA24364-B2-L          |
| 保護等級                 | IP54                    |
| 連続出力トルク              | 14 Nm                   |
| 減速機の負荷慣性モーメント        | 0.394 kgcm <sup>2</sup> |
| 最高出力トルク              | 22 Nm                   |
| 最大効率                 | 95 %                    |
| ねじり剛性                | 2 Nm/arcmin             |
| 製品質量                 | 1700 g                  |
| 減速機インタフェース, ドライブシャフト | 60G                     |
| インタフェース 減速機 駆動部      | 60P                     |
| マテリアルに関する注意事項        | RoHS準拠                  |