


減速機
EMGA-80-A-G5-80P
製品番号: 8085347

FESTO

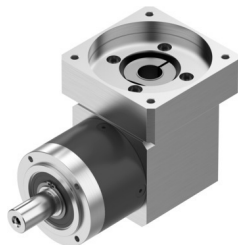

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	80 mm
モータのフランジサイズ	80 mm
ねじれバックラッシュ	0.22 deg
減速機のタイプ	直角ギアユニット
ギア比	5:1
最高速度	7000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	67 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	1.017 kgcm ²
最高出力トルク	107 Nm
最大効率	95 %
ねじり剛性	4.8 Nm/arcmin
製品質量	4300 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	80G
インタフェース 減速機 駆動部	80P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠