


減速機
EMGA-80-A-G3-100A
製品番号: 8085348

FESTO

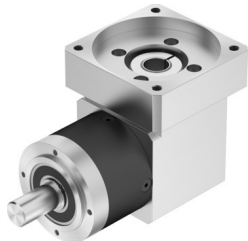

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	80 mm
モータのフランジサイズ	100 mm
ねじれバックラッシュ	0.22 deg
減速機のタイプ	直角ギアユニット
ギア比	3:1
最高速度	7000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	40 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	1.409 kgcm ²
最高出力トルク	64 Nm
最大効率	95 %
ねじり剛性	5 Nm/arcmin
製品質量	4500 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	80G
インタフェース 減速機 駆動部	100A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠