


圧力レギュレータ
VRPA-CM-T14-E
製品番号: 8086006

FESTO

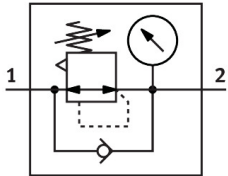

データシート

特徴	値
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付
エア接続ポート 1	QS-1/4
空気圧接続 2	QS-1/4
取付方法	取付穴付
標準公称流量(DIN 1343)	95 L/min
周囲温度	0 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBT
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
取付位置	任意
操作方法	手動
調整部品	止金具付回転ノブ
圧カインジケータ	圧力計付
制御圧力範囲	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
製品質量	23 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
静的シール材質	NBR