


ラインチョーク
CAMF-C6-FD-C6-3A
製品番号: 8088930

FESTO

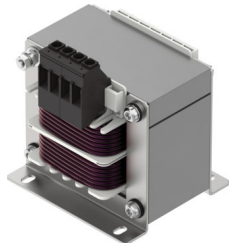

データシート

特徴	値
短絡抵抗	いいえ
40°Cでの通電容量	6 A
使用電圧範囲 AC	0 V...400 V
作動電圧 AC	400 V
公称インダクタンス	5.7 mH
公称インダクタンスの許容範囲	10 %
電源周波数	50 Hz...60 Hz
絶縁電圧	2500 V
認証	ENEC c UL - 認定(OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...40 °C
保護等級	IP00
周囲温度	-10 °C...40 °C
製品質量	2000 g
取付方法	取付プレート, ねじ止め式
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付位置	水平
電気接続 1, 機能	電圧供給
電気ポート 1, 接続種類	端子ブロック
電気ポート1, 接続方式	ねじ端子
電気ポート1, 芯数	2
電気ポート 1, 占有ピン	2
電気接続1, ケーブル断面	4 mm ²
電気ポート 2, 機能	電圧供給
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ターミナルブロック
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート 2, 芯数	2
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	2
電気接続2, ケーブル断面	4 mm ²