


制動抵抗器
CACR-KL2-100-W1800
製品番号: 8091545

FESTO

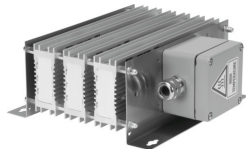

データシート

特徴	値
サイズ	600
取付位置	自由対流 垂直
380Vのときの制動抵抗のパルスエネルギー	10800 Ws
780Vのときの制動抵抗のパルスエネルギー	10800 Ws
35% ED(スイッチオン時間)および20°C時の出力	1800 W
ブレーキ抵抗の定格出力	720 W
380Vのときの制動抵抗器の定格出力	720 W
780Vのときの制動抵抗器の定格出力	720 W
抵抗値	100 Ohm
認証	c CSA us(OL) c UL us - 認定 (OL)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	3400 g
取付方法	取付穴付 アクセサリ付 オプション:
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠