


モータ取付キット
EAMM-A-V32-60AA
製品番号: 8092271

FESTO

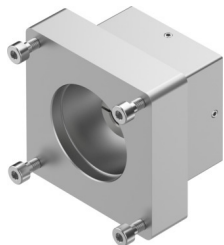

データシート

特徴	値
呼び長さ	42 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	0.19 kgmm ²
伝達トルク	1.5 Nm
製品質量	203 g
インタフェースコード アクチュエータ	V32
インタフェースコード モータイン	60AA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠