


モータ取付キット  
EAMM-A-T46-80PB  
製品番号: 8096175

FESTO

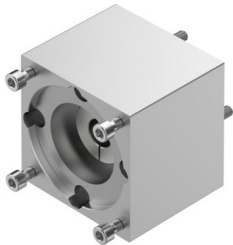

データシート

| 特徴                 | 値              |
|--------------------|----------------|
| 呼び長さ               | 68.5 mm        |
| 取付位置               | 任意             |
| 最高回転数              | 8000 1/min     |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%        |
| 保護等級               | IP40           |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C |
| 負荷慣性モーメント          | 7.65 kgmm²     |
| 伝達トルク              | 10 Nm          |
| 製品質量               | 923 g          |
| インタフェースコード アクチュエータ | T46            |
| インタフェースコード モータイン   | 80PB<br>80R    |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠         |