


サブベース
VABS-P16-10S-M5
製品番号: 8097804

FESTO

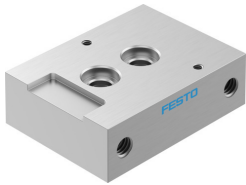

データシート

特徴	値
幅	26 mm
取付位置	任意
特別なプロパティ	DIN EN 1797に準拠した耐酸素性
最大バルブ連数	1
作動圧力	0 bar...7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:3:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス エア 酸素 窒素
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可 最大粒子サイズ 5µm
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
相対湿度	0 - 60% 凝縮なし
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	25 g
取付方法	取付穴付 雌ねじ付
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金