


# 取付プレート VABA-B14-FL12-FL14

製品番号: 8098889

FESTO

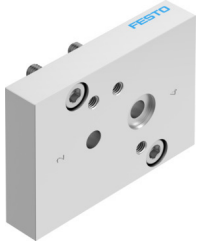

## データシート

特徴	値
取付位置	任意
作動圧力	1.5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	188 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続 2	NAMUR準拠ポートパターン of フランジ 1/4 NAMUR準拠ポートパターン of フランジ 1/2
空気圧接続 4	NAMUR ピン配置ではフランジ 1/4 NAMUR 準拠ピン配置のフランジ 1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金