


ソケット
NECV-C1W3L-P-P13

製品番号: 8105012

FESTO

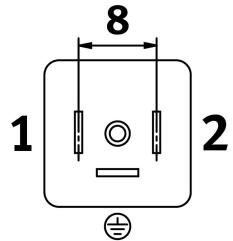

データシート

特徴	値
規格準拠	EN 175301-803
追加機能	保護回路
接続頻度	50
ケーブルアウトレット	L型
ケーブルアウトレットの情報	180°回転可能
製品質量	11.6 g
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 C形 EN 175301-803準拠
電気ポート 1, 芯数	3
電気ポート 1, 取付方法	中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ
電気接続ポート 2, 接続方式	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	20.4 V...27.6 V
定格動作電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 AC	20.4 V...27.6 V
作動電圧 AC	24 V
40°Cでの通電容量	1 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
保護アース端子	あり
ケーブルコネクタ	M12x1.25
ケーブル径	4 mm...6 mm
導体公称断面	0.5 mm ²
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-25 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3

特徴	値
材質 ハウジング	PC
ハウジングのカラー	透明
ねじ式ロック材質	鋼, ニッケルめっき
材質 シール	HNBR
プラグ接点材質	真鍮, 錫めっき