 



ターミナルブロック
NECC-L8G5-C1
製品番号: 8106756

FESTO

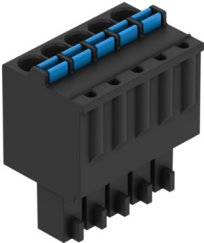

データシート

特徴	値
ケーブルアウトレット	ストレート
製品質量	3.8 g
発注単位	1
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 L8
電気ポート 1, 芯数	5
電気ポート 1, 取付方法	差し込み済み
電気接続ポート 2, 接続方式	スプリング式ターミナル
作動電圧範囲 DC	0 V...300 V
40°Cでの通電容量	8 A
サージ電圧耐性	1.6 kV
シールド	いいえ
導体公称断面	AWG28 - 16
保護等級	IP20
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...115 °C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒