


# モータ折り返しキット EAMM-U-110-D50-84AA-120

製品番号: 8107241

FESTO

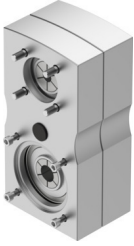

## データシート

特徴	値
サイズ	110
取付位置	任意
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	799 kgmm <sup>2</sup>
アイドルリング駆動トルク	0.3 Nm
伝達トルク	9.5 Nm
製品質量	5250 g
インタフェースコード アクチュエータ	D50
インタフェースコード モータイン	84AA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠