


圧力サプライプレート
VMPA14-VSP-QS8
製品番号: 8110622

FESTO

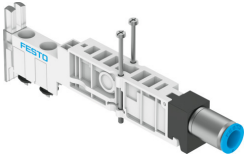

データシート

特徴	値
グリッド寸法	14 mm
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	50 g
エア接続ポート 1	QS-8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サプライプレート材質	強化 PA