


ストレート
NPQE-D-G14F-Q4-P10
製品番号: 8112990

FESTO

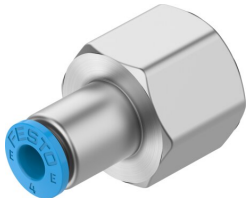

データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	2.5 mm
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス4
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	22.8 g
取付方法	六角ねじ SW17
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/4
空気圧接続 2	チューブ 外径4mm用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス