


パイロットバルブ
MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS
製品番号: 8118344

FESTO

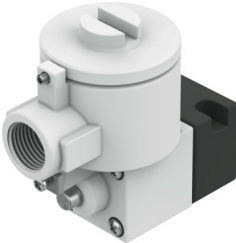

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
使用圧力	-0.09 MPa...0.8 MPa -13.05 psi...116 psi
作動圧力	-0.9 bar...8 bar
構造	On-Offバルブ
リセット方法	メカスプリング
証明書発行機関	21-GA4B0-0068X 21-GA4B0-0069X
防爆保護タイプ ガス	Ex db IIC T6...T3 Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC T85°C Db
防爆周囲温度	-65°C ~ +40°C T4 -65°C ~ +55°C T3
保護等級	IP66
手動操作	ロック
流れ方向	逆流不可
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	230V AC: 50/60Hz, 起動電力 9.5VA, 保持電力 6.0VA
許容周波数変動	±10%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-20 °C...80 °C
取付方法	CNOMO
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠