


パイロットバルブ
VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2
製品番号: 8119587

FESTO

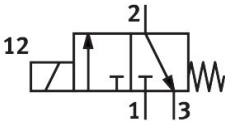

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	22 mm
標準公称流量(DIN 1343)	50 L/min
空気圧作動ポート	G1/8
作動電圧	24V DC
作動圧力	-0.9 bar...8 bar
構造	直動制御ポペットバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	1.3 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック
制御方法	ダイレクト
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流不可
切換時間 オフ	46 ms
切換時間 オン	31 ms
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	24V DC: 3.0W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-10 °C...50 °C
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	160 g

特徴	値
電気接続	3ピン タイプB プラグ EN 175301-803に準拠
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	PA