


Manifold block - SET

VABS-C12-6-S

製品番号: 8122790

FESTO

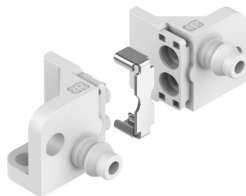

データシート

特徴	値
幅	13 mm
取付位置	任意
構造	接続方向, 側面
最大バルブ連数	お客様のご要望に応じた仕様が可能
使用圧力	-0.1 MPa...0.7 MPa
作動圧力	-1 bar...7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:1]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	最大粒子サイズ 5µm
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	5 °C...50 °C
製品質量	3 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続 2	適用チューブ内径 4mm
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	PBT