


サブベース
VABS-K2-10B-16-U14-P
製品番号: 8122826

FESTO

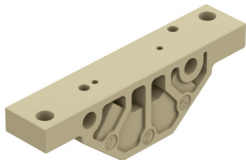

データシート

特徴	値
サイズ	10
呼び径	1.6 mm
流体コネクタ	雌ねじ 1/4-28 UNF-2B
取付位置	任意
構造	接続方向, 下向き
最大バルブ連数	1
流れ方向	逆流れ不可
作動流体	液体の媒体 気体メディア
使用流体/制御流体の情報	流体が接触する材質の耐性にご注意ください。
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
バルブ取付の最大締付トルク	0.2 Nm
製品質量	7 g
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	PEEK