


バルブ
VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN
製品番号: 8122933

FESTO

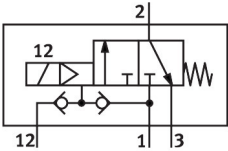

データシート

特徴	値
標準公称流量(DIN 1343)	703 L/min
使用圧力	0.1 MPa...0.8 MPa 14.5 psi...116 psi
作動圧力	1 bar...8 bar
保護等級	IP65
証明書発行機関	TÜV 968/V 1251.00/24
セーフティ機能	安全排気
セーフティ整合レベル(SIL)	SIL 3まで 高需要モード SIL 3まで 低需要モード
作動電圧の情報	外部パイロット時: 0 ~ 0.8MPa
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠