


接続ケーブル
NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1
製品番号: 8126917

FESTO

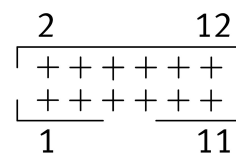

データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
製品質量	1300 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	プラグとソケットストリップ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	RJ45 およびソケットストリップ 12ピン, 2列
電気ポート 1, 芯数	20
電気ポート 1, 占有ピン	14
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	丸型
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ハイブリッドプラグ
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 芯数	17
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	14
電気ポート 2, 取付方法	ねじ留め
作動電圧範囲 DC	0 V...24 V
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	11.7 A
サージ電圧耐性	6 kV
シールド	いいえ
ケーブル長	10 m
ケーブル特性	標準
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 固定ケーブル配線	130 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	130 mm
ケーブル径	8 mm
許容ケーブル径	±1mm
ケーブル構造	4 x(1 x 0.128mm ²) + 10 x 0.128mm ²
導体公称断面	0.128 mm ²

特徴	値
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	0 °C...40 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	0 °C...40 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	赤
絶縁カバー材質	PP