


ダブルニップル
NPFC-D-2G18-M-F1A
製品番号: 8133311

FESTO

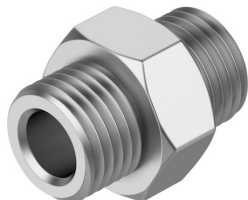

データシート

特徴	値
材質: ねじ継手	高合金ステンレス鋼
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
製品質量	10 g
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠