


サブベース
VABS-K2-12S-20-M6-P
製品番号: 8140319

FESTO

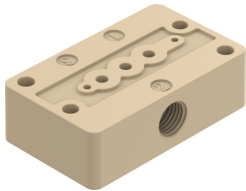

データシート

特徴	値
サイズ	12
呼び径	2 mm
流体コネクタ	雌ねじ M6
取付位置	任意
構造	接続方向, 側面
最大バルブ連数	1
流れ方向	逆流れ不可
作動流体	液体の媒体 気体メディア
使用流体/制御流体の情報	流体が接触する材質の耐性にご注意ください。
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
バルブ取付の最大締付トルク	0.33 Nm
許容締付トルク	0.6 Nm
製品質量	8 g
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	PEEK