


ポジションインジケータ
SASF-S3-B-F-A20
製品番号: 8140396

FESTO

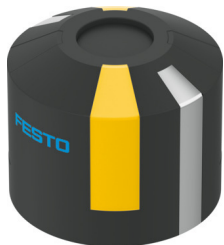

データシート

特徴	値
回転角度の設定範囲	0 deg...180 deg
ポジションナと位置センサの接続位置は規格適合	VDI/VDE 3845 サイズAA 1
寸法 幅 x 長さ x 高さ	φ40x32
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-25 °C...70 °C
製品質量	24 g
取付方法	VDI/VDE 3845準拠
ハウジングのカラー	黒
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
スペーサーエレメントの素材	PP
材質 ハウジング	PP ステンレス
材質: ねじ	ステンレス