


マニホールドブロック
VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12
製品番号: 8141067

FESTO

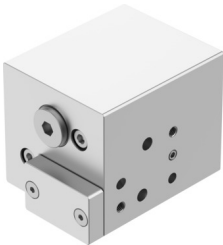

データシート

特徴	値
取付位置	任意
パイロットエア供給	外部 内部
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:--:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65 組み立てられた状態
製品質量	750 g
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	G1/4
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	VDI/VDE 3845(NAMUR)
空気圧ポート 3	G1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミ, エマタルアノダイズ処理
材質 シール	NBR