


減速機
EMGA-60-P-G12-EAS-60
製品番号: 8141736

FESTO

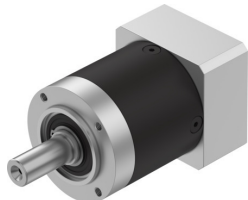

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	60 mm
モータのフランジサイズ	60 mm
ねじれバックラッシュ	0.2 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	12:1
最高速度	13000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	44 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.138 kgcm ²
最高出力トルク	70 Nm
最大効率	96 %
ねじり剛性	2.8 Nm/arcmin
製品質量	1100 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	60H
インタフェース 減速機 駆動部	60P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠