


減速機
EMGA-60-A-G8-60P
製品番号: 8141738

FESTO

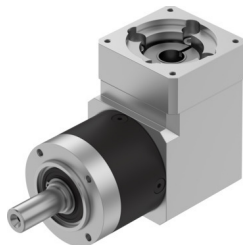

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	60 mm
モータのフランジサイズ	60 mm
ねじれバックラッシュ	0.27 deg
減速機のタイプ	直角ギアユニット
ギア比	8:1
最高速度	13000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	18 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.243 kgcm ²
最高出力トルク	29 Nm
最大効率	93 %
ねじり剛性	1.6 Nm/arcmin
製品質量	1700 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	60G
インタフェース 減速機 駆動部	60P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠