


減速機
EMGA-80-P-G12-EAS-80
製品番号: 8141742

FESTO

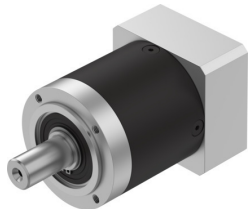

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	80 mm
モータのフランジサイズ	80 mm
ねじれバックラッシュ	0.15 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	12:1
最高速度	7000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	120 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.589 kgcm ²
最高出力トルク	240 Nm
最大効率	97 %
ねじり剛性	10.2 Nm/arcmin
製品質量	2500 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	80G
インタフェース 減速機 駆動部	80P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠