


減速機  
EMGA-80-P-G20-EAS-80  
製品番号: 8141743

FESTO

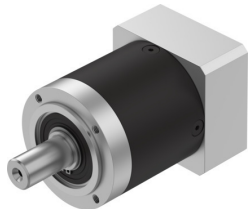

データシート

| 特徴                   | 値                       |
|----------------------|-------------------------|
| フランジサイズ 減速機          | 80 mm                   |
| モータのフランジサイズ          | 80 mm                   |
| ねじれバックラッシュ           | 0.15 deg                |
| 減速機のタイプ              | 遊星減速機                   |
| ギア比                  | 20:1                    |
| 最高速度                 | 7000 1/min              |
| 作動温度 減速機             | -25 °C...90 °C          |
| LABS 認証              | VDMA24364-B2-L          |
| 保護等級                 | IP54                    |
| 連続出力トルク              | 120 Nm                  |
| 減速機の負荷慣性モーメント        | 0.406 kgcm <sup>2</sup> |
| 最高出力トルク              | 240 Nm                  |
| 最大効率                 | 96 %                    |
| ねじり剛性                | 10.4 Nm/arcmin          |
| 製品質量                 | 2500 g                  |
| 減速機インタフェース, ドライブシャフト | 80G                     |
| インタフェース 減速機 駆動部      | 80P                     |
| マテリアルに関する注意事項        | RoHS準拠                  |