


減速機
EMGA-80-A-G20-100A
製品番号: 8141749

FESTO

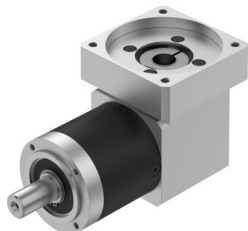

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	80 mm
モータのフランジサイズ	100 mm
ねじれバックラッシュ	0.25 deg
減速機のタイプ	直角ギアユニット
ギア比	20:1
最高速度	7000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	120 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	1.013 kgcm ²
最高出力トルク	240 Nm
最大効率	93 %
ねじり剛性	5.1 Nm/arcmin
製品質量	5100 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	80G
インタフェース 減速機 駆動部	100A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠