


減速機 EMGA-120-P-G20-SAS-100

製品番号: 8141755

FESTO

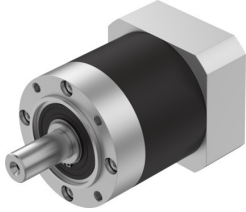

データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------------|-------------------------|
| フランジサイズ 減速機 | 120 mm |
| モータのフランジサイズ | 100 mm |
| ねじれバックラッシュ | 0.15 deg |
| 減速機のタイプ | 遊星減速機 |
| ギア比 | 20:1 |
| 最高速度 | 6500 1/min |
| 作動温度 減速機 | -25 °C...90 °C |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 保護等級 | IP54 |
| 連続出力トルク | 260 Nm |
| 減速機の負荷慣性モーメント | 1.573 kgcm ² |
| 最高出力トルク | 416 Nm |
| 最大効率 | 96 % |
| ねじり剛性 | 22 Nm/arcmin |
| 製品質量 | 8000 g |
| 減速機インタフェース, ドライブシャフト | 120G |
| インタフェース 減速機 駆動部 | 100A |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |