


減速機
EMGA-120-P-G8-SAS-140
製品番号: 8141759

FESTO

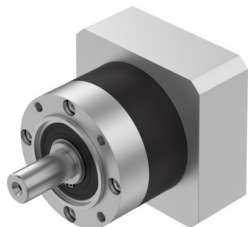

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	120 mm
モータのフランジサイズ	140 mm
ねじれバックラッシュ	0.12 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	8:1
最高速度	6500 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	120 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	1.431 kgcm ²
最高出力トルク	380 Nm
最大効率	97 %
ねじり剛性	18 Nm/arcmin
製品質量	7000 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	120G
インタフェース 減速機 駆動部	140A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠