


減速機
EMGA-40-P-G8-SST-42
製品番号: 8141762

FESTO

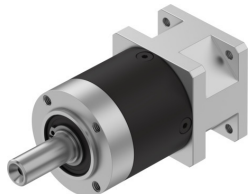

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	40 mm
モータのフランジサイズ	42 mm
ねじれバックラッシュ	0.25 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	8:1
最高速度	18000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	6 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.015 kgcm ²
最高出力トルク	10 Nm
最大効率	96 %
ねじり剛性	0.8 Nm/arcmin
製品質量	400 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	40G
インタフェース 減速機 駆動部	42A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠