


ダブルニップル
NPFC-DS-M5-G18-M
製品番号: 8142591

FESTO

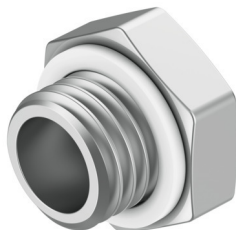

データシート

特徴	値
材質: ねじ継手	真鍮, ニッケルめっき
発注単位	10
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締め付けトルク 空気圧接続部1	10.55 Nm
定格締め付けトルク 空気圧接続部2	1.78 Nm
定格締め付けトルクに対する許容	±20%
製品質量	8.96 g
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	PVC