


グリッパジョー取付金具
EHAA-G1-B18-16-GGA1
製品番号: 8146633

FESTO

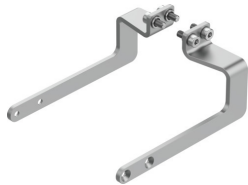

データシート

特徴	値
サイズ	16
取付位置	任意
構造	水平方向のグリッパ取り付け
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 ~ 100 %
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	100 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ねじ	ステンレス ステンレス
材質: ブラケット	ステンレス
材質 センタリングエレメント	ステンレス