


電源ユニット
CACN-3A-7-10-G2
製品番号: 8149584

FESTO

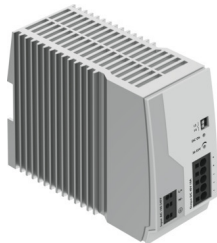

データシート

特徴	値
幅	68mm
高さ	130mm
長さ	160mm
取付位置	自由対流
一次供給	1相
入力電流	2.4 ~ 5.6A
標準出力電圧 DC	48 V
呼び出力電流	10 A
入力電圧範囲 AC	100 V...240 V
電源短絡時のバックアップ	15 ms
電源周波数	45 Hz...65 Hz
認証	c UL us - Listed (OL)
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 欧州低電圧指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-40 °C...85 °C
相対湿度	95%
保護等級	IP20
周囲温度	-25 °C...70 °C
製品質量	1603 g
取付方法	Hレール付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠