


電源ユニット
CACN-11A-7-20-G2
製品番号: 8149585

FESTO

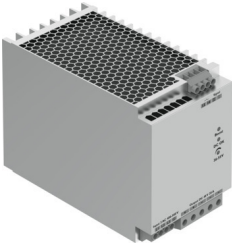

データシート

特徴	値
幅	96mm
高さ	130mm
長さ	179mm
取付位置	自由対流
一次供給	3位相
入力電流	1.7 ~ 2.1A
標準出力電圧 DC	48 V
呼び出力電流	20 A
入力電圧範囲 AC	400 V...500 V
電源短絡時のバックアップ	25 ms
電源周波数	45 Hz...65 Hz
認証	c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 欧州低電圧指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-40 °C...85 °C
相対湿度	95%
保護等級	IP20
周囲温度	-25 °C...70 °C
製品質量	2500 g
取付方法	Hレール付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠