


モータ折り返しキット  
EAMM-U-145-D100-150A-188  
製品番号: 8157283

FESTO

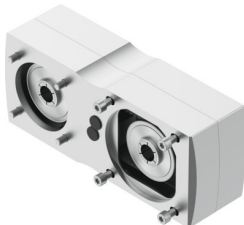

データシート

| 特徴                 | 値                      |
|--------------------|------------------------|
| サイズ                | 145                    |
| 取付位置               | 任意                     |
| ギア比                | 1:1                    |
| 最高回転数              | 4000 1/min             |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III      |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C         |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%                |
| 保護等級               | IP40                   |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C         |
| 負荷慣性モーメント          | 2255 kgmm <sup>2</sup> |
| アイドリング駆動トルク        | 2 Nm                   |
| 伝達トルク              | 50 Nm                  |
| 製品質量               | 11400 g                |
| インタフェースコード アクチュエータ | D100B                  |
| インタフェースコード モータイン   | 140A<br>150A           |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                 |