


モータ折り返しキット
EAMM-U-145-D100-150A-188-S1
製品番号: 8157284

FESTO

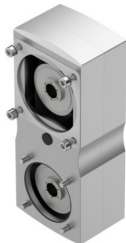

データシート

特徴	値
サイズ	145
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	4000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	2255 kgmm ²
アイドリング駆動トルク	2 Nm
伝達トルク	50 Nm
製品質量	11500 g
インタフェースコード アクチュエータ	D100B
インタフェースコード モータイン	140A 150A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠