


ショックアブソーバ
DYEF-G8-M5-Y1F
製品番号: 8160235

FESTO

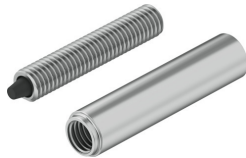

データシート

特徴	値
サイズ	M5
ストローク	2.8 mm
クッション	固定クッションリング/プレート 両側, メタル製固定ストッパ付
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	2.8 mm
許容締付トルク	0.8 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.02 J
製品質量	7.6 g
取付方法	ネジ付スリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	ステンレス