


ショックアブソーバ  
DYEF-G8-M6-Y1F  
製品番号: 8160236

FESTO

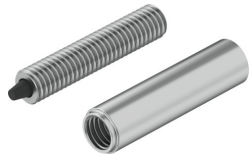

データシート

| 特徴               | 値                               |
|------------------|---------------------------------|
| サイズ              | M6                              |
| ストローク            | 3.1 mm                          |
| クッション            | 固定クッションリング/プレート 両側, メタル製固定ストッパ付 |
| 取付位置             | 任意                              |
| 位置検出             | なし                              |
| 許容衝突速度           | 0.8 m/s                         |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                      |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                  |
| 周囲温度             | 0 °C...60 °C                    |
| クッション長さ          | 3.1 mm                          |
| 許容締付トルク          | 1 Nm                            |
| ストロークあたりの吸収エネルギー | 0.03 J                          |
| 製品質量             | 10.8 g                          |
| 取付方法             | ネジ付スリーブ付                        |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                          |
| 材質 シール           | NBR                             |
| 材質 ハウジング         | ステンレス                           |