


**ショックアブソーバ
DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9**

製品番号: 8161528

FESTO

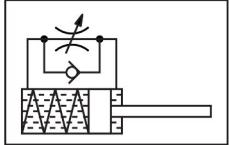

データシート

特徴	値
サイズ	16
ストローク	15 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	1 m/s
室温時のリセット時間	0.3 s
機能	ブッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	15 mm
最大停止力	2000 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	40 J
時間あたりの最大エネルギー消費	64000 J
最大残存エネルギー	0.16 J
復元力	46 N
最小挿入力	160 N
製品質量	220 g
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質 ピストンロッド	高合金鋼
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき