


ショックアブソーバ
DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10
製品番号: 8161534

FESTO

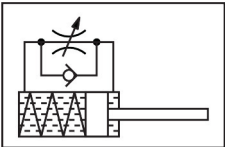

データシート

特徴	値
サイズ	25
ストローク	24 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	1 m/s
室温時のリセット時間	0.3 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	24 mm
最大停止力	4000 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	180 J
時間あたりの最大エネルギー消費	150000 J
最大残存エネルギー	0.8 J
復元力	120 N
最小挿入力	430 N
製品質量	635 g
取付方法	ロックナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質ピストンロッド	高合金鋼
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき