


パイロットバルブ
VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1
製品番号: 8178210

FESTO

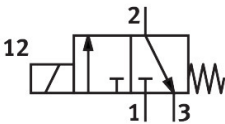

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	22 mm
標準公称流量(DIN 1343)	50 L/min
空気圧作動ポート	G1/8
作動電圧	AC 230V
使用圧力	-0.09 MPa...0.8 MPa -13.05 psi...116 psi
作動圧力	-0.9 bar...8 bar
構造	直動制御ポペットバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
証明書発行機関	DNVGL-TAA000011J
呼び径	1.3 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック
制御方法	ダイレクト
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流れ不可
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	F
コイル特性値	230V AC: 50Hz, 起動電力 6.2VA, 保持電力 3.7VA 230V AC: 60Hz, 起動電力 4.9VA, 保持電力 2.9VA
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 °C...50 °C

特徴	値
製品質量	160 g
電気接続	3ピン タイプB プラグ EN 175301-803に準拠
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	PA
ソレノイドコイル材質	銅