


**パネル形圧力計  
PAGN-P-40-1.6M-G14-CPA**

製品番号: 8178627

**FESTO**

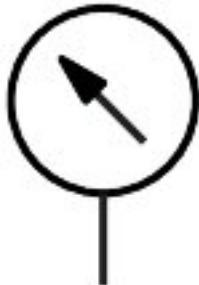

**データシート**

特徴	値
表示範囲	0 MPa...1.6 MPa
規格準拠	EN 837-1
呼びサイズ 圧力計	40
認証	CPA
構造	ブルドン管圧力計
取付方法	フロントパネル取付
作動流体	不活性ガス 中性の液体
使用流体/制御流体の情報	アセチレンなし 酸素無し
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
係数 切換負荷	0.66
測定精度クラス	2.5
保護等級	IP43
保管温度	-40 °C...70 °C
流体温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-20 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
接続位置	背面中央部
空気圧接続	G1/4
流体に触れた材質	真鍮
ねじ付トラニオン材質	真鍮
材質 ハウジング	ABS
覗き窓材質	SAN
取付リング材質	鋼
材質: ねじ	鋼

特徴	値
ハウジングのカラー	黒
製品質量	80 g
スケール	シングルスケール