


On-Offバルブ
MS4-EM1-1/4-F1A
製品番号: 8183561

FESTO

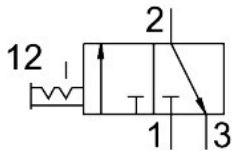

データシート

特徴	値
構造	回転ゲートバルブ
操作方法	手動
排気機能	スロットル不可
制御方法	ダイレクト
使用に関する注記	製品に異物が付着したり設置中に異物が発生することがあります。用途によっては製品を清浄な圧縮空気でパージし設置後に清掃, ダクト排気で運転する必要があります。
バルブ機能	3/2 双安定
使用圧力	0 MPa...1.4 MPa
作動圧力	0 bar...14 bar
C 値	9 l/sbar
b値	0.39
標準公称流量(DIN 1343)	2200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	任意
流れ方向	逆流不可
製品質量	190 g
エア接続ポート 1	G1/4

特徴	値
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミダイキャスト