


サブベース
VABS-K3-16S-20-U14-P
製品番号: 8187600

FESTO

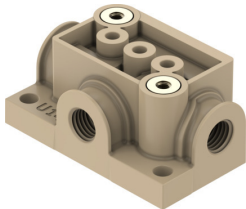

データシート

特徴	値
サイズ	16
呼び径	2 mm
バルブサイズ	16 mm
流体コネクタ	雌ねじ 1/4-28 UNF-2B
取付位置	任意
構造	接続方向, 側面
最大バルブ連数	1
流れ方向	リバーシブル
作動流体	液体の媒体 気体メディア
使用流体/制御流体の情報	流体が接触する材質の耐性にご注意ください。
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
バルブ取付の最大締付トルク	0.3 Nm
コネクタの最大締付トルク	0.5 Nm
許容締付トルク	0.6 Nm
製品質量	9 g
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	PEEK