


ブランキングプラグ  
NPQX-P-PC15  
製品番号: 8191751

FESTO

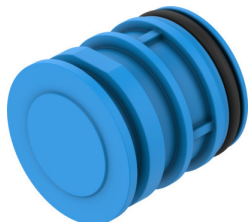

データシート

| 特徴            | 値                                       |
|---------------|-----------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                      |
| 取付位置          | 任意                                      |
| 発注単位          | 10                                      |
| 使用圧力          | -0.1 MPa...1 MPa<br>-14.5 psi...145 psi |
| 作動圧力          | -1 bar...10 bar                         |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気          |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                 |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性                             |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量          | 1.6 g                                   |
| 取付方法          | 固定クランプ付                                 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                  |
| ブランキングプラグ材質   | 強化PA                                    |
| Oリング材質        | HNBR                                    |