


# マニホールド VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

製品番号: 8191781

FESTO

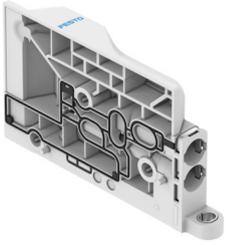

## データシート

特徴	値
内蔵機能	パイロットエア供給の指定用コーディングカバー(内部および外部)
流れ方向	リバーシブル
互換性	バルブターミナル, VTUX-A-P バルブターミナル, VTUX-A-S
真空中最適	はい
寸法 幅 x 長さ x 高さ	15.05mm x 104.3mm x 66.55mm
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
許容締付トルク 壁取付	6 Nm
製品質量	57.9 g
取付方法 サブプレート	取付穴付
パイロットエア接続12/14	カートリッジ 12mm用
パイロット排気82/84 接続部	カートリッジ 12mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	強化 PA
材質スリーブ	ステンレス
材質クリップ	ステンレス