


プレート
VABF-XA-12-M2-QX
製品番号: 8191794

FESTO

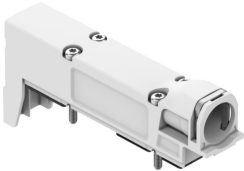

データシート

特徴	値
発注単位	1
流れ方向	リバーシブル
互換性	バルブターミナル, VTUX-A-P バルブターミナル, VTUX-A-S
使用圧力	-0.1 MPa...0.7 MPa
作動圧力	-1 bar...7 bar
真空に最適	はい
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
定格締付トルク	0.8 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
製品質量	34.7 g
取付方法	ねじ留め
エア接続ポート 3/5 複合	カートリッジ15mm用
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	強化 PA
材質クリップ	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス